

★ AXK1226-A/0-10

Axial-Nadelkranz


Schaeffler Material-Nummer:
0000351739065

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach
DIN 5405-2


★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

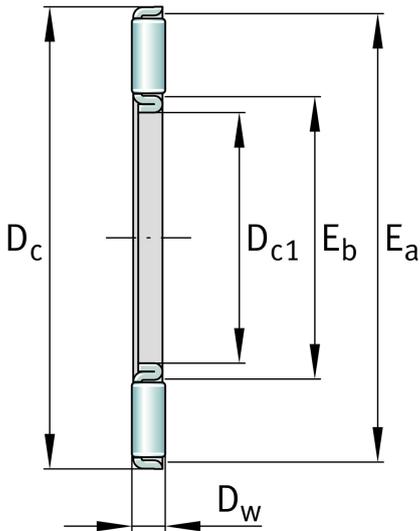

D_{c1}	12 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
D_c	26 mm	Außendurchmesser
D_w	2 mm	Wälzkörperdurchmesser
E_a	25 mm	Laufbahnmaße
E_b	14 mm	Laufbahnmaße
c_a	9.900 N	Dynamische Tragzahl, axial
c_{0a}	29.000 N	Statische Tragzahl, axial
c_{ua}	2.950 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	15.200 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	6.500 1/min	Bezugsdrehzahl
	3,456 g	Gewicht

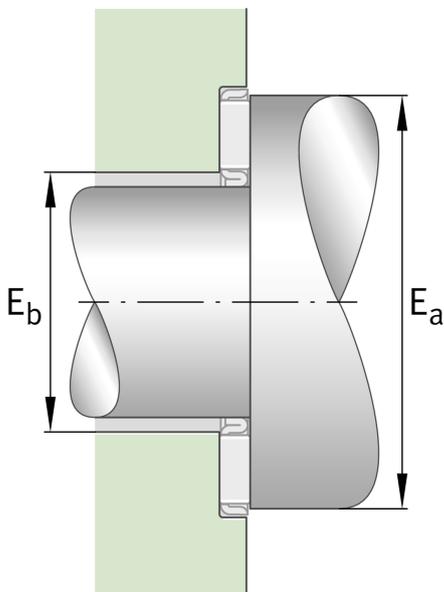

Zusätzliche Informationen

AS1226

Axiallagerscheibe