

## ★ AXK2035-A/0-10

Axial-Nadelkranz


Schaeffler Material-Nummer:  
0000352979065

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach  
DIN 5405-2


★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

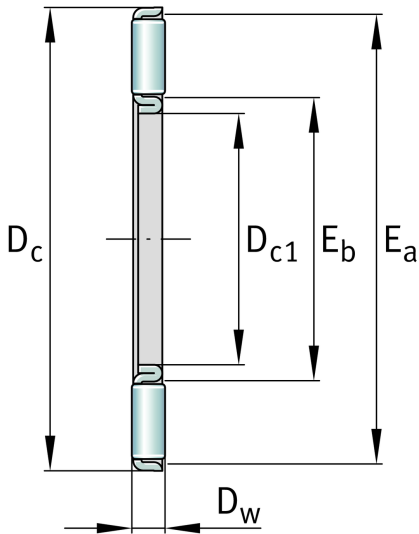

$D_{c1}$	20 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
$D_c$	35 mm	Außendurchmesser
$D_w$	2 mm	Wälzkörperdurchmesser
$E_a$	34 mm	Laufbahnmaße
$E_b$	22 mm	Laufbahnmaße
$c_a$	13.100 N	Dynamische Tragzahl, axial
$c_{0a}$	46.500 N	Statische Tragzahl, axial
$c_{ua}$	4.800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	10.500 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	4.350 N	Bezugsdrehzahl
	5,4 g	Gewicht

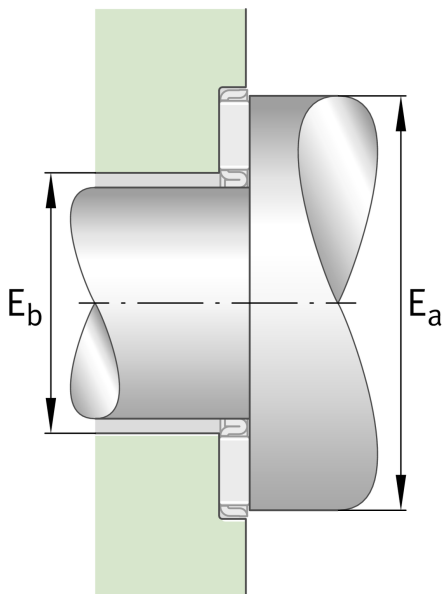

#### Zusätzliche Informationen

AS2035

Axiallagerscheibe