

★ AXK3552-A/0-10

Axial-Nadelkranz


Schaeffler Material-Nummer:
0000355219065

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach
DIN 5405-2


★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

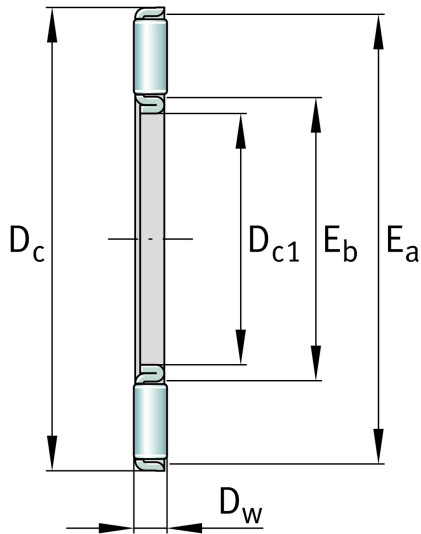

D_{c1}	35 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
D_c	52 mm	Außendurchmesser
D_w	2 mm	Wälzkörperdurchmesser
E_a	51 mm	Laufbahnmaße
E_b	39 mm	Laufbahnmaße
c_a	17.900 N	Dynamische Tragzahl, axial
c_{0a}	81.000 N	Statische Tragzahl, axial
c_{ua}	8.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	6.600 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	2.800 1/min	Bezugsdrehzahl
	9,41 g	Gewicht

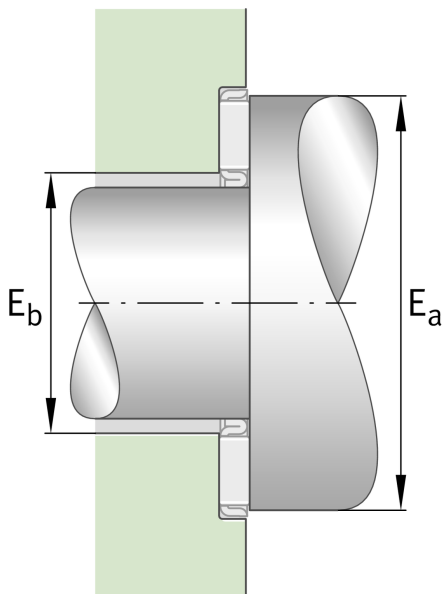

Zusätzliche Informationen

AS3552

Axiallagerscheibe