

## ★ AXK5070-A/0-10

### Axial-Nadelkranz


Schaeffler Material-Nummer:  
0000355809065

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach  
DIN 5405-2


★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

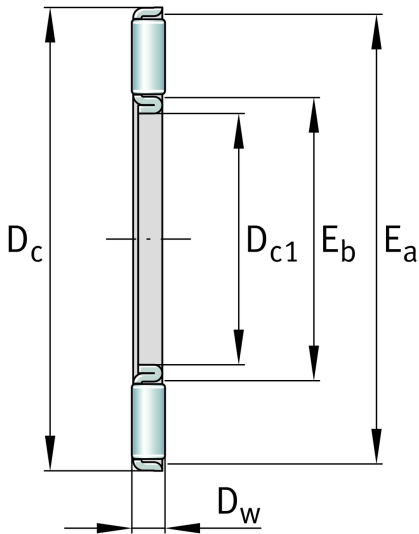

$D_{c1}$	50 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
$D_c$	70 mm	Außendurchmesser
$D_w$	3 mm	Wälzkörperdurchmesser
$E_a$	68 mm	Laufbahnmaße
$E_b$	55 mm	Laufbahnmaße
$c_a$	32.000 N	Dynamische Tragzahl, axial
$c_{0a}$	143.000 N	Statische Tragzahl, axial
$c_{ua}$	15.100 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	4.800 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	1.950 N	Bezugsdrehzahl
	19,5 g	Gewicht

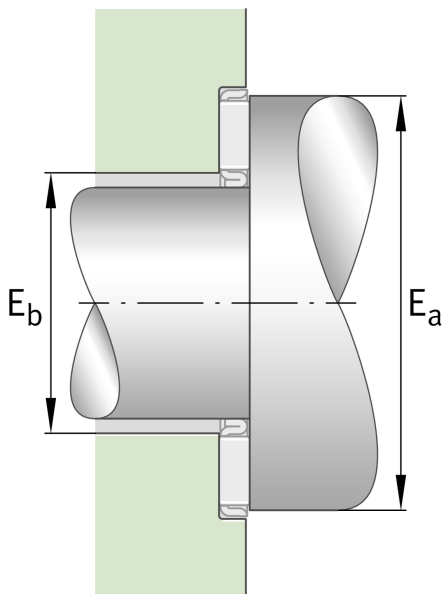

### Zusätzliche Informationen

AS5070

Axiallagerscheibe