

## ★ AXK6590-A/0-10

Axial-Nadelkranz


Schaeffler Material-Nummer:  
0000356539065

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach  
DIN 5405-2


★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

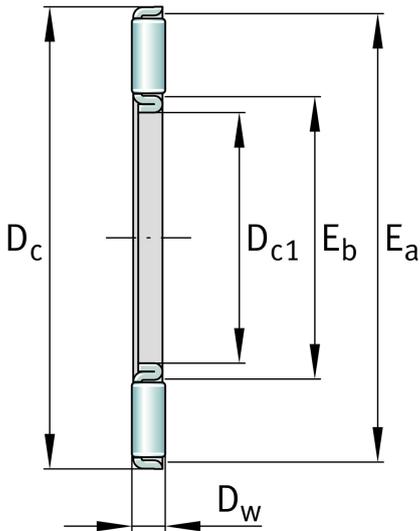

$D_{c1}$	65 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
$D_c$	90 mm	Außendurchmesser
$D_w$	3 mm	Wälzkörperdurchmesser
$E_a$	88 mm	Laufbahnmaße
$E_b$	70 mm	Laufbahnmaße
$c_a$	47.000 N	Dynamische Tragzahl, axial
$c_{0a}$	255.000 N	Statische Tragzahl, axial
$c_{ua}$	29.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	3.700 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	1.470 N	Bezugsdrehzahl
	35,38 g	Gewicht

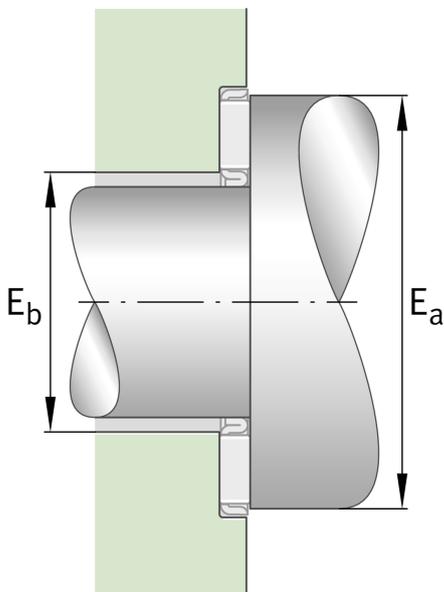

#### Zusätzliche Informationen

AS6590

Axiallagerscheibe