

★ AXK75100-A/0-10

Axial-Nadelkranz


Schaeffler Material-Nummer:
0000357009065

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach
DIN 5405-2


★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

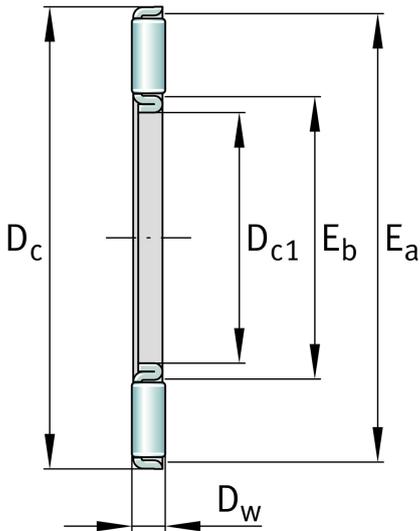

D_{c1}	75 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
D_c	100 mm	Außendurchmesser
D_w	4 mm	Wälzkörperdurchmesser
E_a	98 mm	Laufbahnmaße
E_b	79 mm	Laufbahnmaße
c_a	55.000 N	Dynamische Tragzahl, axial
c_{0a}	265.000 N	Statische Tragzahl, axial
c_{ua}	28.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	3.300 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	1.350 1/min	Bezugsdrehzahl
	51,76 g	Gewicht

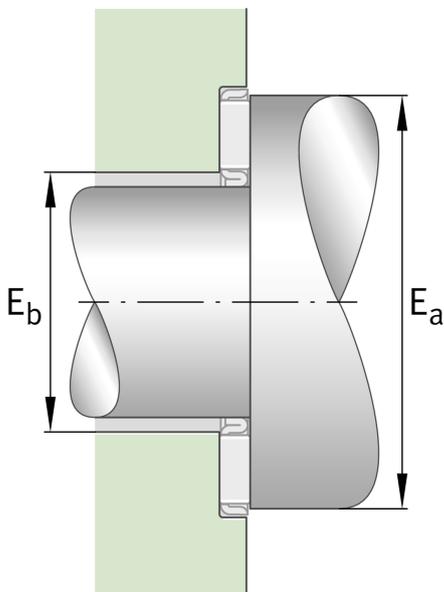

Zusätzliche Informationen

AS75100 Axiallagerscheibe