



## ★ AXK90120-A/0-10

Axial-Nadelkranz


Schaeffler Material-Nummer:  
0000357699065

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach  
DIN 5405-2


★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

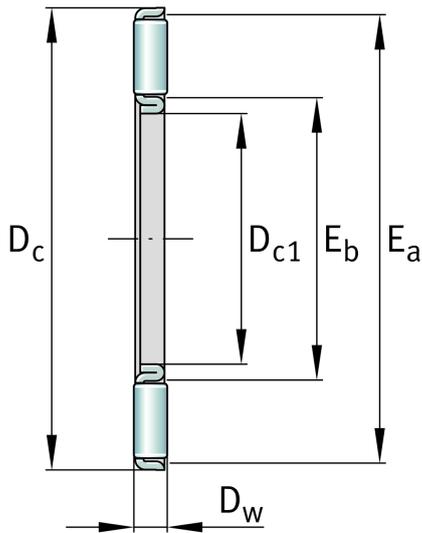

$D_{c1}$	90 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
$D_c$	120 mm	Außendurchmesser
$D_w$	4 mm	Wälzkörperdurchmesser
$E_a$	118 mm	Laufbahnmaße
$E_b$	94 mm	Laufbahnmaße
$c_a$	73.000 N	Dynamische Tragzahl, axial
$c_{0a}$	405.000 N	Statische Tragzahl, axial
$c_{ua}$	45.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	2.750 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	1.120 N	Bezugsdrehzahl
	73,673 g	Gewicht

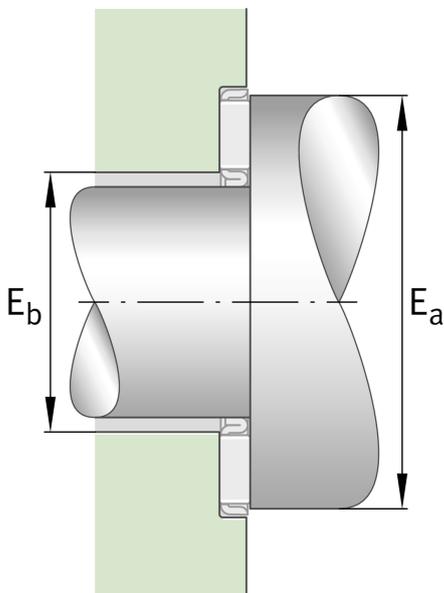

#### Zusätzliche Informationen

AS90120 Axiallagerscheibe