

## ★ AXW10



### Axial-Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0001615780000

Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK  
mit Axiallagerscheibe

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

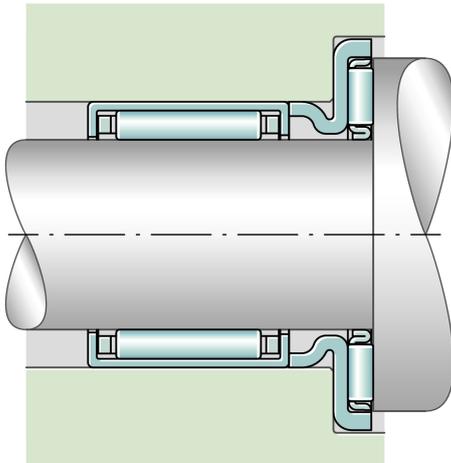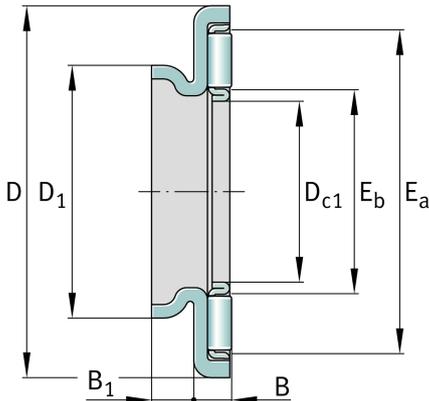

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$D_{c1}$	10 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
$D$	27 mm	Außendurchmesser der Lagerscheibe
$B$	3,2 mm	Höhe des Lagers
$B_1$	3 mm	Höhe Zentrierbund
$D_1$	14 mm	Außendurchmesser des Zentrierbunds
$E_a$	23 mm	Laufbahnmaße
$E_b$	12 mm	Laufbahnmaße
$C$	9.200 N	Dynamische Tragzahl, axial
$C_{0a}$	25.500 N	Statische Tragzahl, axial
$c_{ua}$	2.550 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	16.900 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	9.300 1/min	Bezugsdrehzahl
	8,68 g	Gewicht

### Zusätzliche Informationen

AS1024	Axiallagerscheibe
HK1012	Nadelhülse
HK1015	Nadelhülse
HK1010	Nadelhülsen für radiale Lagerung
BK1010	Nadelbüchse
BK1012	Nadelbüchse
BK1015	Nadelbüchse
NK7/10-TV	Nadellager ohne Innenring
NK7/12-TV	Nadellager ohne Innenring

