

★ AXW17



Axial-Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0001616320000

Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK
mit Axiallagerscheibe

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

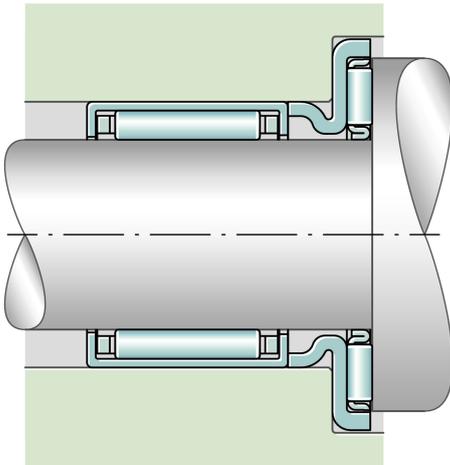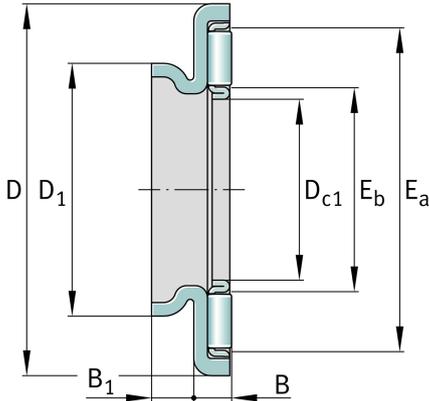

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D_{c1}	17 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
D	33 mm	Außendurchmesser der Lagerscheibe
B	3,2 mm	Höhe des Lagers
B_1	3,5 mm	Höhe Zentrierbund
D_1	23 mm	Außendurchmesser des Zentrierbunds
E_a	29 mm	Laufbahnmaße
E_b	19 mm	Laufbahnmaße
C	12.000 N	Dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	39.500 N	Statische Tragzahl, axial
c_{ua}	4.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	12.300 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	5.800 1/min	Bezugsdrehzahl
	11,54 g	Gewicht

Zusätzliche Informationen

AS1730	Axiallagerscheibe
HK1712	Nadelhülsen für radiale Lagerung
NK15/16	Nadellager ohne Innenring
NK15/20	Nadellager ohne Innenring

