

★ AXW30


Axial-Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0001616590000

Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK
mit Axiallagerscheibe




★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

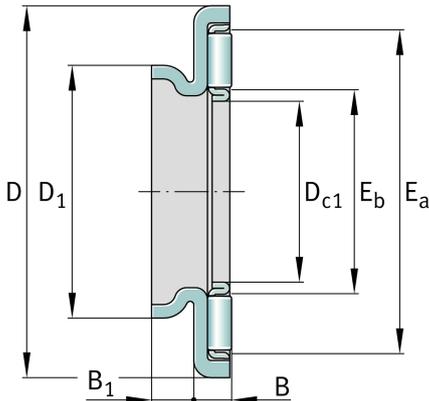

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|----------|-------------|------------------------------------|
| D_{c1} | 30 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
| D | 50 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe |
| B | 3,2 mm | Höhe des Lagers |
| B_1 | 4 mm | Höhe Zentrierbund |
| D_1 | 37 mm | Außendurchmesser des Zentrierbunds |
| E_a | 46 mm | Laufbahnmaße |
| E_b | 34 mm | Laufbahnmaße |
| C | 16.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C_{0a} | 70.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| c_{ua} | 7.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| n_G | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| n_{gr} | 3.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
| | 23,41 g | Gewicht |

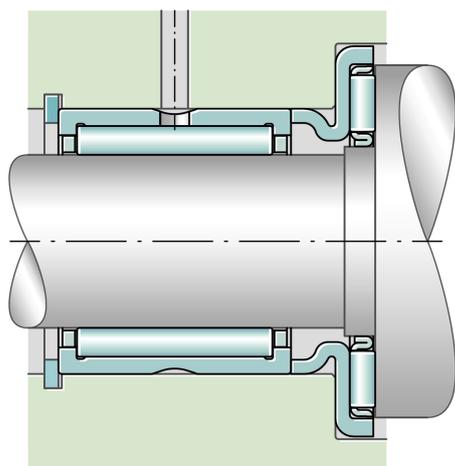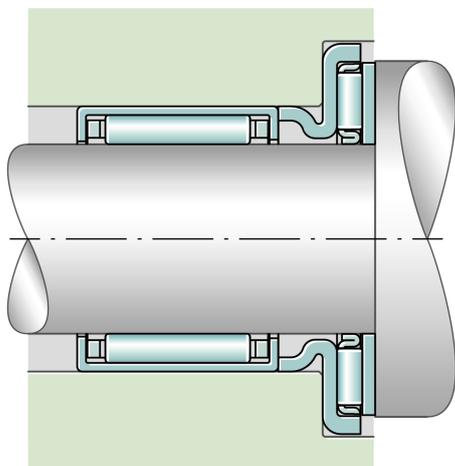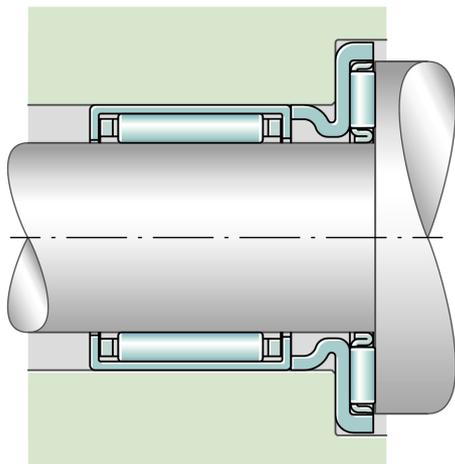

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------|----------------------------------|
| AS3047 | Axiallagerscheibe |
| HK3018-RS | Nadelhülse abgedreht |
| HK3016 | Nadelhülse |
| HK3020 | Nadelhülse |
| HK3026 | Nadelhülse |
| HK3038-ZW | Nadelhülse |
| HK3012 | Nadelhülsen für radiale Lagerung |
| BK3012 | Nadelbüchse |
| BK3016 | Nadelbüchse |
| BK3020 | Nadelbüchse |
| BK3026 | Nadelbüchse |
| BK3038-ZW | Nadelbüchse |
| NA4904 | Nadellager mit Innenring |
| NA6904 | Nadellager mit Innenring |
| NK28/20 | Nadellager ohne Innenring |
| NK28/30 | Nadellager ohne Innenring |
| NKS24 | Nadellager ohne Innenring |
| RNA4904 | Nadellager ohne Innenring |
| RNA6904 | Nadellager ohne Innenring |