

## ★ AXW35



### Axial-Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0001621160000

Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK  
mit Axiallagerscheibe

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

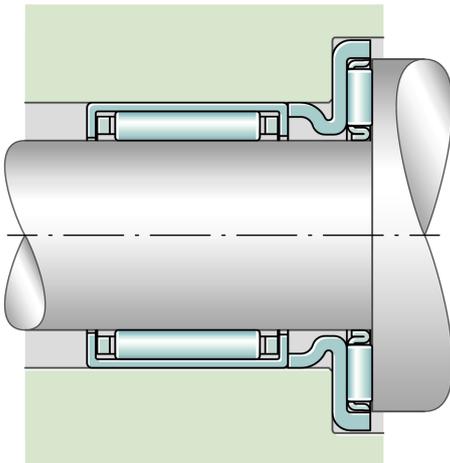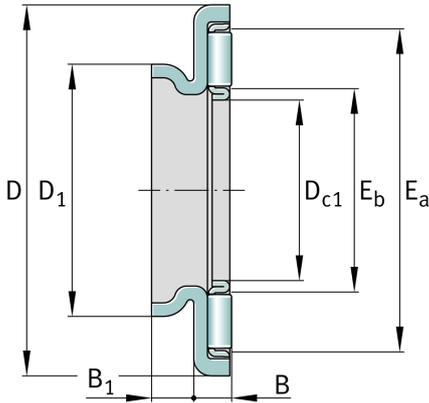

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$D_{c1}$	35 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
$D$	55 mm	Außendurchmesser der Lagerscheibe
$B$	3,2 mm	Höhe des Lagers
$B_1$	4 mm	Höhe Zentrierbund
$D_1$	42 mm	Außendurchmesser des Zentrierbunds
$E_a$	51 mm	Laufbahnmaße
$E_b$	39 mm	Laufbahnmaße
$C$	17.900 N	Dynamische Tragzahl, axial
$C_{0a}$	81.000 N	Statische Tragzahl, axial
$c_{ua}$	8.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	6.600 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{\vartheta r}$	3.250 1/min	Bezugsdrehzahl
	26,31 g	Gewicht

## Zusätzliche Informationen

AS3552	Axiallagerscheibe
HK3518-RS	Nadelhülse abgedreht
HK3516	Nadelhülse
HK3520	Nadelhülse
HK3512	Nadelhülsen für radiale Lagerung
BK3520	Nadelbüchse
NKIS20	Nadellager mit Innenring
NA4905	Nadellager mit Innenring
NA6905	Nadellager mit Innenring
NK128/20-TV	Nadellager mit Innenring
NK128/30	Nadellager mit Innenring
NK32/20-TV	Nadellager ohne Innenring
NK32/30	Nadellager ohne Innenring
NKS28	Nadellager ohne Innenring
RNA4905	Nadellager ohne Innenring
RNA6905	Nadellager ohne Innenring

