

## ★ AXW45



### Axial-Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0001621320000

Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK  
mit Axiallagerscheibe

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

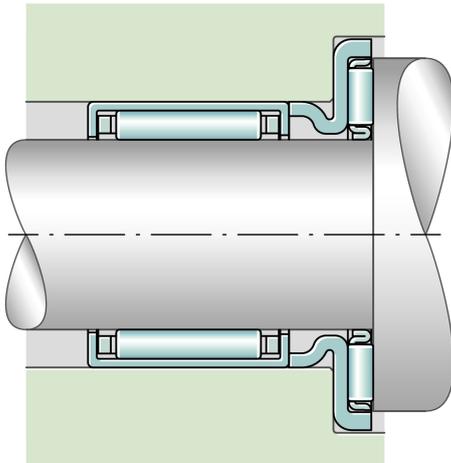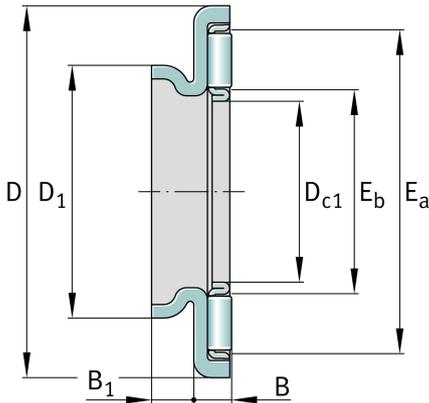

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$D_{c1}$	45 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
$D$	68 mm	Außendurchmesser der Lagerscheibe
$B$	4,2 mm	Höhe des Lagers
$B_1$	4 mm	Höhe Zentrierbund
$D_1$	52 mm	Außendurchmesser des Zentrierbunds
$E_a$	63 mm	Laufbahnmaße
$E_b$	50 mm	Laufbahnmaße
$C$	30.000 N	Dynamische Tragzahl, axial
$C_{0a}$	128.000 N	Statische Tragzahl, axial
$c_{ua}$	13.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	5.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	2.490 1/min	Bezugsdrehzahl
	43,38 g	Gewicht

### Zusätzliche Informationen

AS4565	Axiallagerscheibe
HK4518-RS	Nadelhülse abgedreht
HK4520	Nadelhülse
HK4516	Nadelhülsen für radiale Lagerung
BK4520	Nadelbüchse
NKIS30	Nadellager mit Innenring
NA49/32	Nadellager mit Innenring
NA69/32-ZW	Nadellager mit Innenring
NK42/20	Nadellager ohne Innenring
NK42/30	Nadellager ohne Innenring
NKS37	Nadellager ohne Innenring
RNA49/32	Nadellager ohne Innenring
RNA69/32-ZW	Nadellager ohne Innenring

