

★ IR25X30X38,5-XL

Innenring


Schaeffler Material-Nummer:
0000217090000

★ Vorzugsprodukt

Innenring IR..-XL, zylindrisch



Technische Informationen

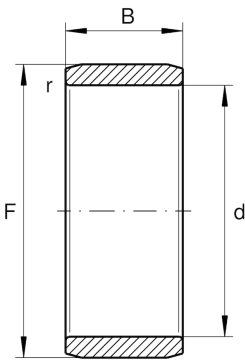

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
F	30 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
B	38,5 mm	Breite
	0 mm	Laufbahndurchmesser oberes Abmaß
	-0,012 mm	Laufbahndurchmesser unteres Abmaß
r _{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
	64,9 g	Gewicht