

★ IR40X45X30-XL

Innenring


Schaeffler Material-Nummer:
0000223060000

Innenring IR..-XL, zylindrisch

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

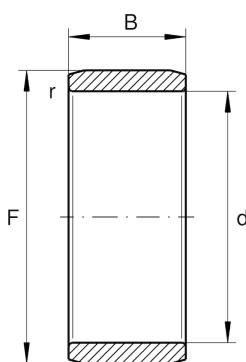

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
F	45 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
B	30 mm	Breite
	0 mm	Laufbahndurchmesser oberes Abmaß
	-0,009 mm	Laufbahndurchmesser unteres Abmaß
r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
	77,951 g	Gewicht

Anschlußmaße

1

Anzahl Schmierbohrungen