



★ AY20-XL-NPP-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008436280000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager AY...NPP-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

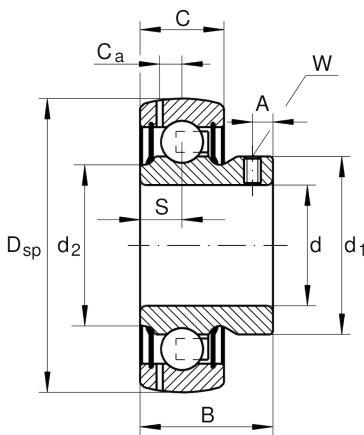

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	47 mm	Außendurchmesser
B	25 mm	Breite
n _{G Grease}	18.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	13.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	345 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,13 kg	Gewicht

Abmessungen

C	14 mm	Breite des Außenringes
S	7 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	28,3 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
d ₂	26,7 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
A	4,5 mm	Gewindeabstand
W	2,5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,1	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------