



★ GAY17-XL-NPP-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009052080000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GAY...NPP-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

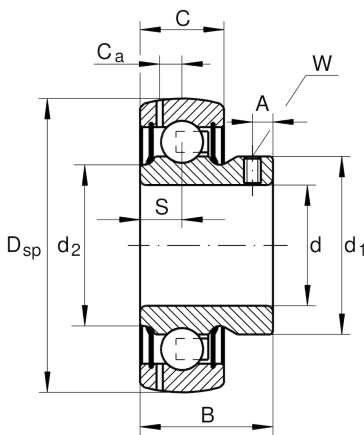

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	17 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	40 mm	Außendurchmesser
B	22 mm	Breite
n _{G Grease}	22.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	10.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	4.750 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	219 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	80 g	Gewicht

Abmessungen

C	12 mm	Breite des Außenringes
S	6 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	23,9 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
d ₂	22,9 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
C _a	3,4 mm	Abstand Schmierbohrung
A	4 mm	Gewindeabstand
W	2,5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13	Berechnungsfaktor
----------------	----	-------------------