



★ GAY25-XL-NPP-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008749300000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GAY...NPP-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

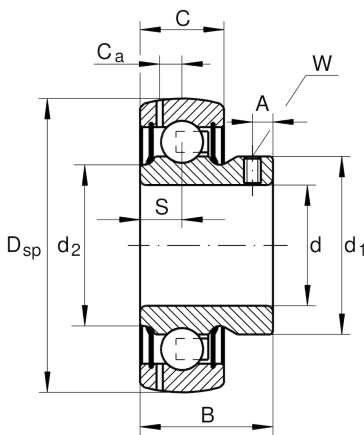

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	52 mm	Außendurchmesser
B	27 mm	Breite
n _{G Grease}	16.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	14.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	410 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,15 kg	Gewicht

Abmessungen

C	15 mm	Breite des Außenringes
S	7,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	33,5 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
d ₂	30,4 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
C _a	3,9 mm	Abstand Schmierbohrung
A	5 mm	Gewindeabstand
W	2,5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------