



★ GAY35-XL-NPP-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008802210000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GAY...NPP-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

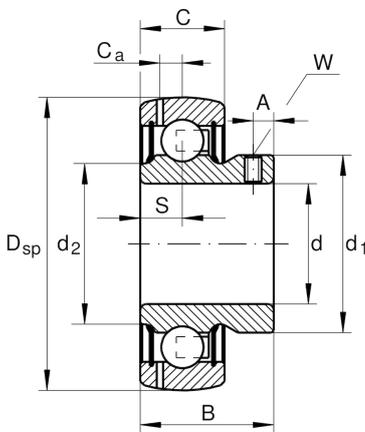

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D _{SP} | 72 mm | Außendurchmesser |
| B | 35 mm | Breite |
| n _{G Grease} | 11.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| C _r | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C _{0r} | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
| C _{ur} | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| | 0,383 kg | Gewicht |

Abmessungen

| | | |
|----------------|---------|--|
| C | 19 mm | Breite des Außenringes |
| S | 9,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
| d ₁ | 46,9 mm | Borrdurchmesser des Innenringes |
| d ₂ | 44,5 mm | Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung |
| C _a | 5,6 mm | Abstand Schmierbohrung |
| A | 6 mm | Gewindeabstand |
| W | 3 mm | Schlüsselweite |

Zusätzliche Informationen

| | | |
|----------------|------|-------------------|
| f ₀ | 13,8 | Berechnungsfaktor |
|----------------|------|-------------------|