



★ GAY40-XL-NPP-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008802480000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GAY...NPP-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

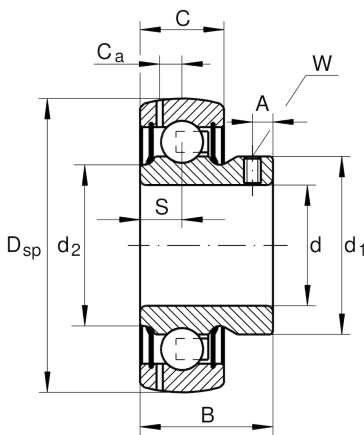

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	80 mm	Außendurchmesser
B	39,45 mm	Breite
n _{G Grease}	10.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	32.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	19.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	910 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,53 kg	Gewicht

Abmessungen

C	21 mm	Breite des Außenringes
S	10,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	52,4 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
d ₂	49,3 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
C _a	6,4 mm	Abstand Schmierbohrung
A	8 mm	Gewindeabstand
W	4 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,6	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------