



★ GAY45-XL-NPP-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009432580000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GAY...NPP-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

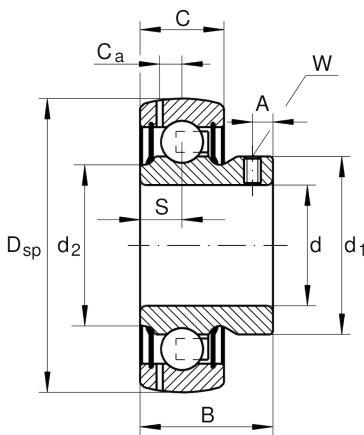

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	45 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	85 mm	Außendurchmesser
B	41,5 mm	Breite
n _{G Grease}	9.600 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	32.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	20.400 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,57 kg	Gewicht

Abmessungen

C	22 mm	Breite des Außenringes
S	11 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	57 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
d ₂	54,3 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
C _a	6,4 mm	Abstand Schmierbohrung
A	8 mm	Gewindeabstand
W	4 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	14,1	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------