



★ GAY50-XL-NPP-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009433120000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GAY...NPP-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

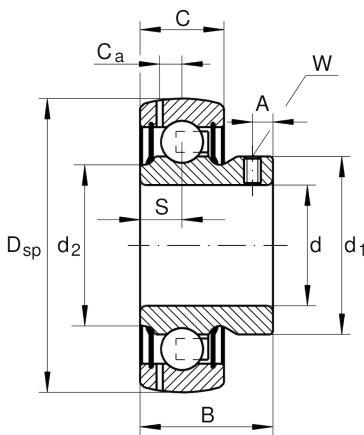

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	50 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	90 mm	Außendurchmesser
B	43 mm	Breite
n _{G Grease}	9.000 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	37.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	23.200 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.210 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,64 kg	Gewicht

Abmessungen

C	22 mm	Breite des Außenringes
S	11 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	62 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
d ₂	59,3 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
C _a	6,9 mm	Abstand Schmierbohrung
A	9 mm	Gewindeabstand
W	4 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	14,4	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------