



★ GE35-XL-KLL-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008520740000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GE...KLL-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Exzenterspannung, beidseitig L-Dichtung

X-life

Technische Informationen

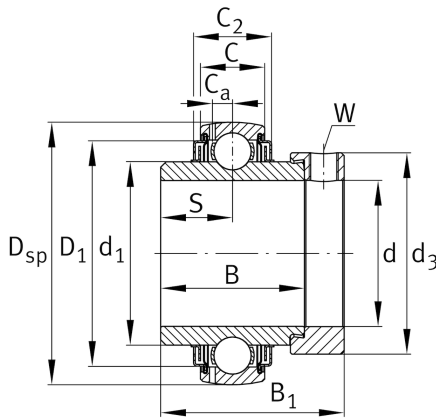

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	72 mm	Außendurchmesser
B	37,7 mm	Breite
B ₁	51,3 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	11.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	27.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,56 kg	Gewicht

Abmessungen

C	19 mm	Breite des Außenringes
C ₂	25,4 mm	Breite über Dichtungen
S	18,8 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	46,8 mm	Borndurchmesser des Innenringes
D ₁	60,3 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	5,6 mm	Abstand Schmierbohrung
d ₃	55 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------