



★ GE45-XL-KLL-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008522360000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GE...KLL-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Exzenterspannung, beidseitig L-Dichtung

X-life

Technische Informationen

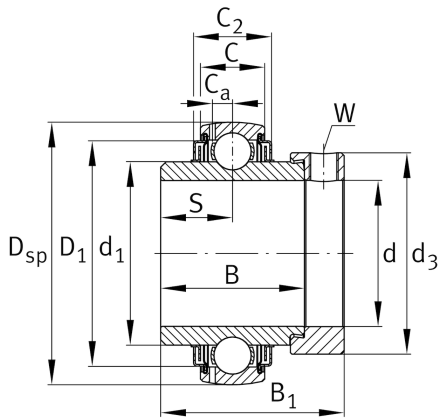

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	45 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	85 mm	Außendurchmesser
B	42,9 mm	Breite
B ₁	56,5 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	9.600 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	34.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	20.400 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.060 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,84 kg	Gewicht

Abmessungen

C	22 mm	Breite des Außenringes
C ₂	26,4 mm	Breite über Dichtungen
S	21,4 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	57,9 mm	Borstdurchmesser des Innenringes
D ₁	72,3 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	6,4 mm	Abstand Schmierbohrung
d ₃	63 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	14,1	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------