



★ GE55-XL-KRR-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008049080000

Spannlager GE...-XL-KRR-B

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

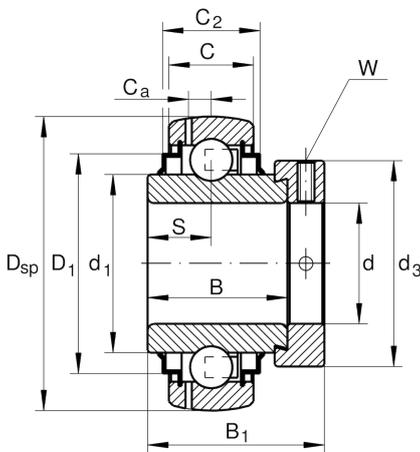

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	55 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	100 mm	Außendurchmesser
B	55,5 mm	Breite
B ₁	71,4 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	8.000 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	46.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	29.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.520 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1,37 kg	Gewicht

Abmessungen

C	25 mm	Breite des Außenringes
C ₂	29 mm	Breite über Dichtungen
S	27,8 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	69,8 mm	Borndurchmesser des Innenringes
D ₁	85,9 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	7 mm	Abstand Schmierbohrung
d ₃	76 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	14,2	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------