



GE25-XL-KRR-B-2C


Spannlager

Schaeffler Material-Nummer:
0008284830000

Spannlager GE...KRR-B-2C, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Exzentrerspannung, beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

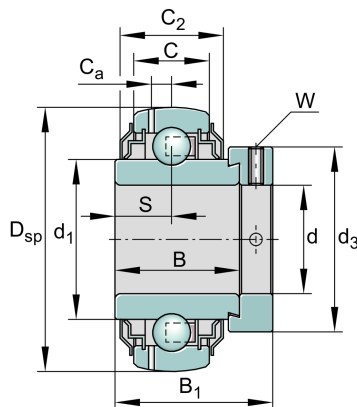

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	52 mm	Außendurchmesser
B	34,9 mm	Breite
B ₁	44,5 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	16.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	14.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	410 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,26 kg	Gewicht

Abmessungen

C	15 mm	Breite des Außenringes
C ₂	24,6 mm	Breite über Dichtungen
S	17,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	33,8 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
C _a	4,1 mm	Abstand Schmierbohrung
d ₃	37,5 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	3 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------