



## ★ GE35-XL-KRR-B-2C

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008285050000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GE...KRR-B-2C, sphärischer  
Außenring, Befestigung durch  
Exzenterspannung, beidseitig R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

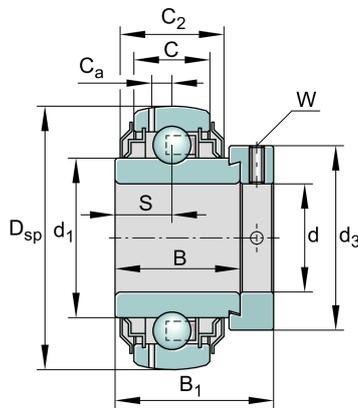

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D <sub>SP</sub>	72 mm	Außendurchmesser
B	37,7 mm	Breite
B <sub>1</sub>	51,3 mm	Breite über Spannelement
n <sub>G Grease</sub>	11.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C <sub>r</sub>	25.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,58 kg	Gewicht

### Abmessungen

C	19 mm	Breite des Außenringes
C <sub>2</sub>	29,2 mm	Breite über Dichtungen
S	18,8 mm	Abstand Laufbahnmitte
d <sub>1</sub>	46,8 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
C <sub>a</sub>	5,6 mm	Abstand Schmierbohrung
d <sub>3</sub>	55 mm	Außendurchmesser Spanning/Mutter
W	5 mm	Schlüsselweite

### Zusätzliche Informationen

f <sub>0</sub>	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------