



★ GE40-XL-KRR-B-2C

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008285130000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GE...KRR-B-2C, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

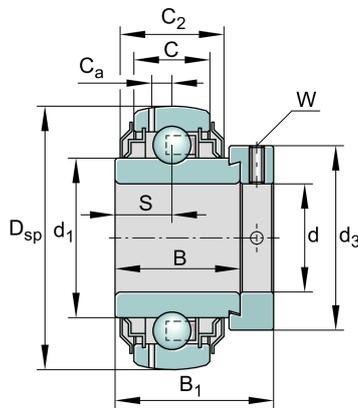

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	80 mm	Außendurchmesser
B	42,9 mm	Breite
B ₁	56,5 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	10.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	34.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	19.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.030 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,78 kg	Gewicht

Abmessungen

C	21 mm	Breite des Außenringes
C ₂	31,9 mm	Breite über Dichtungen
S	21,4 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	52,3 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
C _a	6,4 mm	Abstand Schmierbohrung
d ₃	58 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,6	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------