



★ GLE20-XL-KRR-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008527400000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GLE...KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

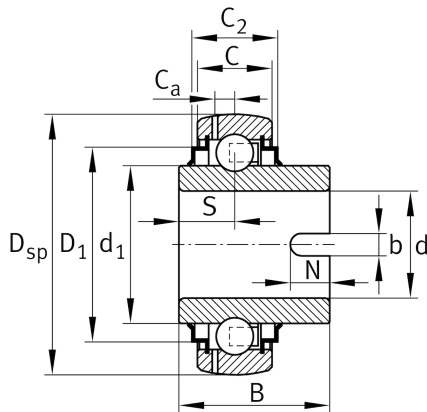

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	47 mm	Außendurchmesser
B	34,1 mm	Breite
n _{G Grease}	18.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	13.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	345 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,15 kg	Gewicht

Abmessungen

C	14 mm	Breite des Außenringes
C ₂	16,6 mm	Breite über Dichtungen
S	15,6 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	27,6 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D ₁	37,4 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	4 mm	Abstand Schmierbohrung
N	7 mm	Nuttiefe
b	7 mm	Nutbreite
	H11	Nutbreite Passung

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,1	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------