



★ GLE30-XL-KRR-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008528560000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GLE...KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

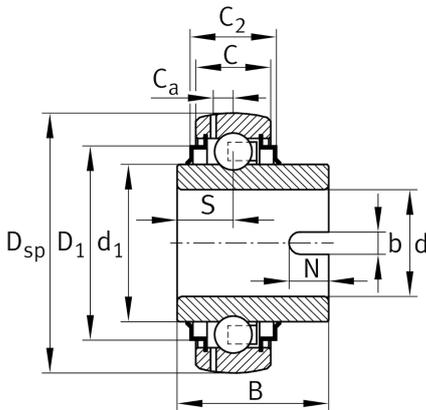

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	62 mm	Außendurchmesser
B	36,5 mm	Breite
n _{G Grease}	13.800 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	19.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	11.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	520 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,3 kg	Gewicht

Abmessungen

C	18 mm	Breite des Außenringes
C ₂	20,7 mm	Breite über Dichtungen
S	14,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	40,2 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D ₁	52 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	4,7 mm	Abstand Schmierbohrung
N	8 mm	Nuttiefe
b	7 mm	Nutbreite
	H11	Nutbreite Passung

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------