



★ GLE35-XL-KRR-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008529020000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GLE...KRR-B, sphärischer
Außenring, Loslager, Mitnehmernut im
Innenring, beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

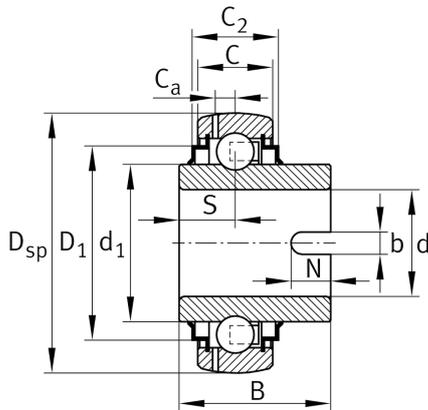

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	72 mm	Außendurchmesser
B	37,7 mm	Breite
n _{G Grease}	11.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	25.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,42 kg	Gewicht

Abmessungen

C	19 mm	Breite des Außenringes
C ₂	22,5 mm	Breite über Dichtungen
S	15,7 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	46,8 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D ₁	60,3 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	5,6 mm	Abstand Schmierbohrung
N	8 mm	Nuttiefe
b	7 mm	Nutbreite
	H11	Nutbreite Passung

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------