



## ★ GLE60-XL-KRR-B

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008388020000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GLE...KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

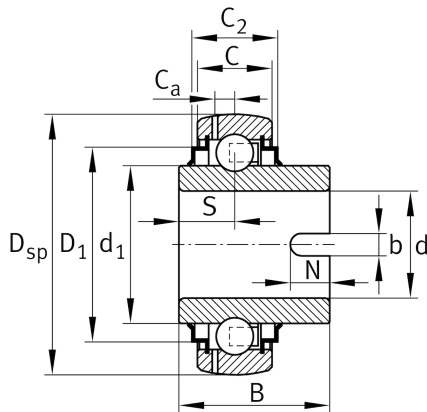

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	60 mm	Bohrungsdurchmesser
D <sub>SP</sub>	110 mm	Außendurchmesser
B	61,9 mm	Breite
n <sub>G Grease</sub>	7.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C <sub>r</sub>	56.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	36.000 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	1.870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1,38 kg	Gewicht

### Abmessungen

C	24 mm	Breite des Außenringes
C <sub>2</sub>	29 mm	Breite über Dichtungen
S	24,6 mm	Abstand Laufbahnmitte
d <sub>1</sub>	76,5 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D <sub>1</sub>	95,9 mm	Außendurchmesser Dichtung
C <sub>a</sub>	7,2 mm	Abstand Schmierbohrung
N	12 mm	Nuttiefe
b	9 mm	Nutbreite
	H11	Nutbreite Passung

### Zusätzliche Informationen

f <sub>0</sub>	14,3	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------