



## ★ GLE70-XL-KRR-B

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008389180000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GLE...KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

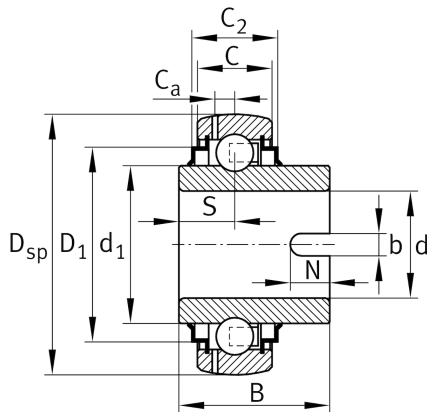

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	70 mm	Bohrungsdurchmesser
D <sub>SP</sub>	125 mm	Außendurchmesser
B	68,2 mm	Breite
n <sub>G Grease</sub>	6.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C <sub>r</sub>	66.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	44.000 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	2.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1,89 kg	Gewicht

### Abmessungen

C	28 mm	Breite des Außenringes
C <sub>2</sub>	32 mm	Breite über Dichtungen
S	27 mm	Abstand Laufbahnmitte
d <sub>1</sub>	85,2 mm	Borstdurchmesser des Innenringes
D <sub>1</sub>	109 mm	Außendurchmesser Dichtung
C <sub>a</sub>	8,9 mm	Abstand Schmierbohrung
N	12 mm	Nuttiefe
b	9 mm	Nutbreite
	H11	Nutbreite Passung

### Zusätzliche Informationen

f <sub>0</sub>	14,4	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------