



★ GNE30-XL-KRR-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009441730000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GNE...KRR-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Exzentrerspannung, beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

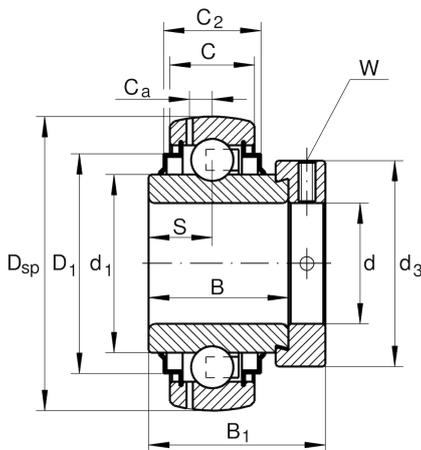

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	72 mm	Außendurchmesser
B	36,6 mm	Breite
B ₁	50,2 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	11.600 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	29.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	16.700 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,63 kg	Gewicht

Abmessungen

C	20 mm	Breite des Außenringes
C ₂	24 mm	Breite über Dichtungen
S	17,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	44 mm	Borndurchmesser des Innenringes
D ₁	60,2 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	6,2 mm	Abstand Schmierbohrung
d ₃	51 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	12,9	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------