




GRA010-NPP-B-AS2/V

Spannlager

Schaeffler Material-Nummer:
0504181650000

Spannlager GRA...NPP-B-AS2/V

Technische Informationen

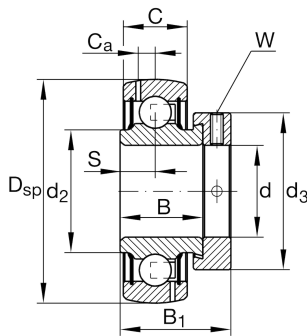

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	15,875 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0.625 inch	Bohrungsdurchmesser (Inch)
D _{SP}	40 mm	Außendurchmesser
B ₁	28,6 mm	Breite über Spannelement
B	19 mm	Breite
C _{ur}	248 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C _r	10.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	4.750 N	Statische Tragzahl, radial
	0,001 kg	Gewicht

Abmessungen

C	12 mm	Breite des Außenringes
S	6,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₂	23 mm	Borndurchmesser des Innenringes Dichtung
C _a	3,4 mm	Abstand Schmierbohrung
d ₃	28 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	0.125 inch	Schlüsselweite

Berechnungsfaktoren

f ₀	13	Berechnungsfaktor
----------------	----	-------------------