




## GRA012-NPP-B-AS2/V

### Spannlager

Schaeffler Material-Nummer:  
0502871090000

Spannlager GRA...NPP-B-AS2/V

#### Technische Informationen

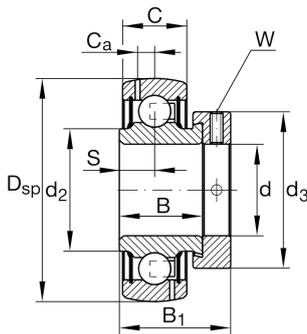

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	19,05 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0.75 inch	Bohrungsdurchmesser (Inch)
D <sub>SP</sub>	47 mm	Außendurchmesser
B <sub>1</sub>	31 mm	Breite über Spannelement
B	21,4 mm	Breite
C <sub>ur</sub>	345 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C <sub>r</sub>	13.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
	0,002 kg	Gewicht

#### Abmessungen

C	14 mm	Breite des Außenringes
S	7,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d <sub>2</sub>	26,9 mm	Borddurchmesser des Innenringes Dichtung
C <sub>a</sub>	3,9 mm	Abstand Schmierbohrung
d <sub>3</sub>	33 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	0.125 inch	Schlüsselweite

#### Berechnungsfaktoren

f <sub>0</sub>	13,1	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------