



★ GRA100-NPP-B-AS2/V


Spannlager

Schaeffler Material-Nummer:
0502823950000

Spannlager GRA...NPP-B-AS2/V

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

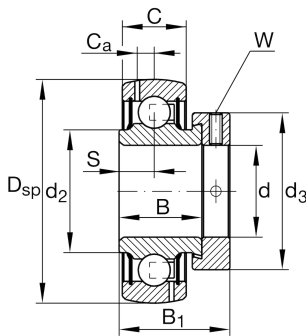

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25,4 mm	Bohrungsdurchmesser
d	1 inch	Bohrungsdurchmesser (Inch)
D _{SP}	52 mm	Außendurchmesser
B ₁	31 mm	Breite über Spannelement
B	21,4 mm	Breite
C _{ur}	410 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C _r	14.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
	0,002 kg	Gewicht

Abmessungen

C	15 mm	Breite des Außenringes
S	7,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₂	30,3 mm	Borddurchmesser des Innenringes Dichtung
C _a	3,9 mm	Abstand Schmierbohrung
d ₃	37,5 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	0.125 inch	Schlüsselweite

Berechnungsfaktoren

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------