



★ GRA102-NPP-B-AS2/V


Spannlager

Schaeffler Material-Nummer:
0503338790000

Spannlager GRA...NPP-B-AS2/V

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

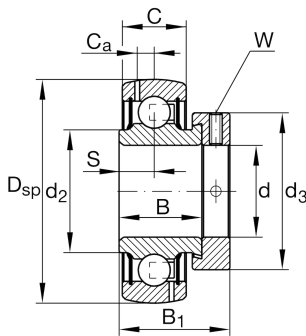

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	28,575 mm	Bohrungsdurchmesser
d	1.125 inch	Bohrungsdurchmesser (Inch)
D _{SP}	62 mm	Außendurchmesser
B ₁	35,8 mm	Breite über Spannelement
B	23,8 mm	Breite
C _{ur}	520 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C _r	19.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	11.300 N	Statische Tragzahl, radial
	0,003 kg	Gewicht

Abmessungen

C	18 mm	Breite des Außenringes
S	9 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₂	37,3 mm	Borddurchmesser des Innenringes Dichtung
C _a	5 mm	Abstand Schmierbohrung
d ₃	44 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	0.15625 inch	Schlüsselweite

Berechnungsfaktoren

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------