



★ GRA104-NPP-B-AS2/V


Spannlager

Schaeffler Material-Nummer:
0502720630000

Spannlager GRA...NPP-B-AS2/V

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

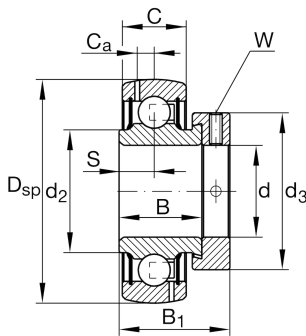

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	31,75 mm	Bohrungsdurchmesser
d	1.25 inch	Bohrungsdurchmesser (Inch)
D _{SP}	72 mm	Außendurchmesser
B ₁	39 mm	Breite über Spannelement
B	25,4 mm	Breite
C _{ur}	800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C _r	25.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
	0,494 kg	Gewicht

Abmessungen

C	19 mm	Breite des Außenringes
S	9,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₂	44,5 mm	Borndurchmesser des Innenringes Dichtung
C _a	5,7 mm	Abstand Schmierbohrung
d ₃	51 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	0.1875 inch	Schlüsselweite

Berechnungsfaktoren

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------