




## GRA107-NPP-B-AS2/V

### Spannlager

Schaeffler Material-Nummer:  
0502720800000

Spannlager GRA...NPP-B-AS2/V

#### Technische Informationen

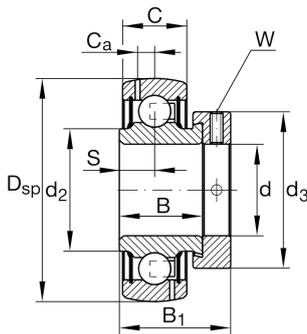

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	36,512 mm	Bohrungsdurchmesser
d	1.4375 inch	Bohrungsdurchmesser (Inch)
D <sub>SP</sub>	72 mm	Außendurchmesser
B <sub>1</sub>	39 mm	Breite über Spannelement
B	25,4 mm	Breite
C <sub>ur</sub>	700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C <sub>r</sub>	25.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
	0,004 kg	Gewicht

#### Abmessungen

C	19 mm	Breite des Außenringes
S	9,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d <sub>2</sub>	44,5 mm	Borndurchmesser des Innenringes Dichtung
C <sub>a</sub>	5,7 mm	Abstand Schmierbohrung
d <sub>3</sub>	51 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	0.1875 inch	Schlüsselweite

#### Berechnungsfaktoren

f <sub>0</sub>	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------