



★ GRA108-NPP-B-AS2/V


Spannlager

Schaeffler Material-Nummer:
0502720980000

Spannlager GRA...NPP-B-AS2/V

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

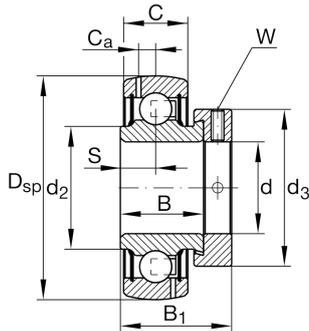

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	38,1 mm	Bohrungsdurchmesser
d	1.5 inch	Bohrungsdurchmesser (Inch)
D _{SP}	80 mm	Außendurchmesser
B ₁	43,8 mm	Breite über Spannelement
B	30,2 mm	Breite
C _{ur}	910 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C _r	32.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	19.800 N	Statische Tragzahl, radial
	0,625 kg	Gewicht

Abmessungen

C	21 mm	Breite des Außenringes
S	11 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₂	49,3 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
C _a	6,5 mm	Abstand Schmierbohrung
d ₃	58 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	0.1875 inch	Schlüsselweite

Berechnungsfaktoren

f ₀	13,6	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------