




GY1112-KRR-B-AS2/V

Spannlager

Schaeffler Material-Nummer:
0504199510000

Spannlager GY...KRR-B-AS2/V

Technische Informationen

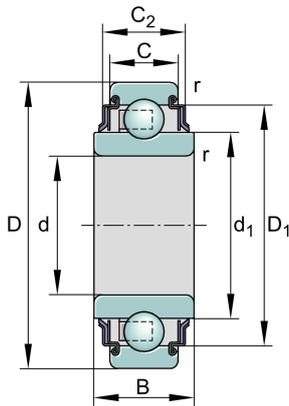

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	44,45 mm	Bohrungsdurchmesser
d	1.75 inch	Bohrungsdurchmesser (Inch)
D _{SP}	85 mm	Außendurchmesser
B	49,2 mm	Breite
n _{G Grease}	9.600 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	32.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	20.400 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	940 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,674 kg	Gewicht

Abmessungen

C	22 mm	Breite des Außenringes
C ₂	25,7 mm	Breite über Dichtungen
S	19 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	57,9 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D ₁	71,7 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	6,4 mm	Abstand Schmierbohrung
A	8 mm	Gewindeabstand
W	0.15625 inch	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	14,1	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------