




GY1200-KRR-B-AS2/V

Spannlager

Schaeffler Material-Nummer:
0502903800000

Spannlager GY...KRR-B-AS2/V

Technische Informationen

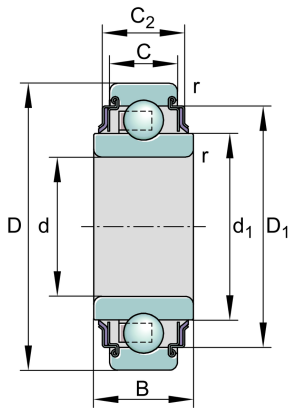

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	50,8 mm	Bohrungsdurchmesser
d	2 inch	Bohrungsdurchmesser (Inch)
D _{SP}	100 mm	Außendurchmesser
B	55,6 mm	Breite
n _{G Grease}	8.000 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	43.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	29.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.340 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1,177 kg	Gewicht

Abmessungen

C	25 mm	Breite des Außenringes
C ₂	28,4 mm	Breite über Dichtungen
S	22,2 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	69,8 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D ₁	85,3 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	7,1 mm	Abstand Schmierbohrung
A	9,1 mm	Gewindeabstand
W	0.15625 inch	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	14,2	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------