



★ GYE17-XL-KRR-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009705810000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GYE...KRR-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

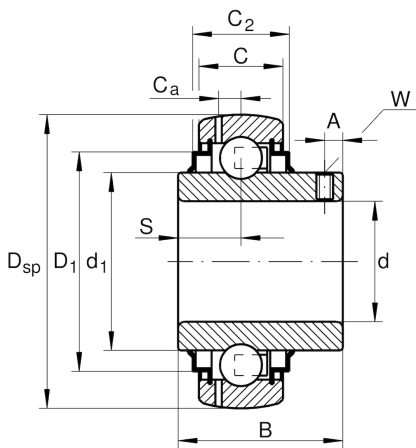

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	17 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	40 mm	Außendurchmesser
B	27,4 mm	Breite
n _{G Grease}	22.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	9.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	4.750 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	202 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	90 g	Gewicht

Abmessungen

C	12 mm	Breite des Außenringes
C ₂	16,6 mm	Breite über Dichtungen
S	11,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	23,9 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D ₁	31,6 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	3,4 mm	Abstand Schmierbohrung
A	4 mm	Gewindeabstand
W	2,5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13	Berechnungsfaktor
----------------	----	-------------------