



★ GYE20-XL-KRR-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008089380000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GYE...KRR-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

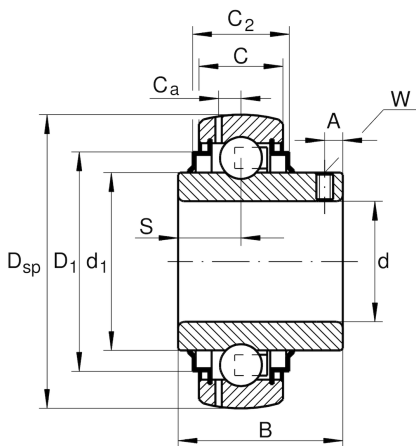

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	47 mm	Außendurchmesser
B	31 mm	Breite
n _{G Grease}	18.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	13.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	345 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,14 kg	Gewicht

Abmessungen

C	14 mm	Breite des Außenringes
C ₂	16,6 mm	Breite über Dichtungen
S	12,7 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	27,6 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D ₁	37,4 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	4 mm	Abstand Schmierbohrung
A	4,5 mm	Gewindeabstand
W	2.5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,1	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------