



## ★ GYE35-XL-KRR-B

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008124470000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GYE...KRR-B, sphärischer  
Außenring, Befestigung durch  
Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

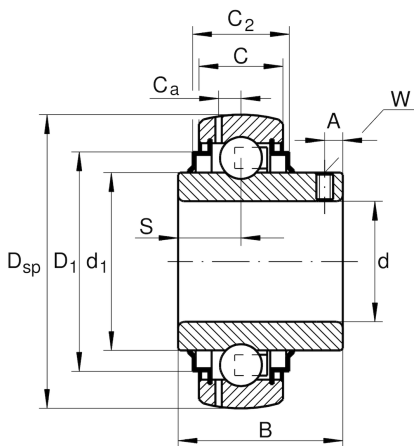

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D <sub>SP</sub>	72 mm	Außendurchmesser
B	42,9 mm	Breite
n <sub>G Grease</sub>	11.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C <sub>r</sub>	25.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	650 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,44 kg	Gewicht

### Abmessungen

C	19 mm	Breite des Außenringes
C <sub>2</sub>	22,5 mm	Breite über Dichtungen
S	17,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d <sub>1</sub>	46,8 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D <sub>1</sub>	60,3 mm	Außendurchmesser Dichtung
C <sub>a</sub>	5,6 mm	Abstand Schmierbohrung
A	6 mm	Gewindeabstand
W	3 mm	Schlüsselweite

### Zusätzliche Informationen

f <sub>0</sub>	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------