



★ GYE60-XL-KRR-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009352040000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GYE...KRR-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

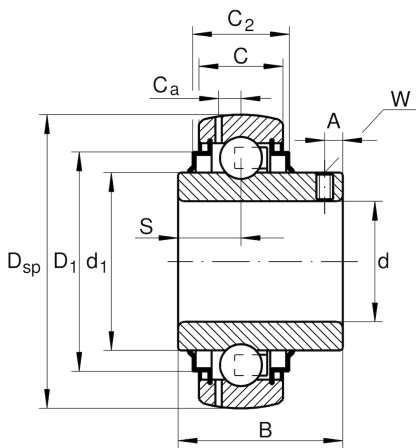

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	60 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	110 mm	Außendurchmesser
B	65,1 mm	Breite
n _{G Grease}	7.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	56.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	36.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1,46 kg	Gewicht

Abmessungen

C	24 mm	Breite des Außenringes
C ₂	29 mm	Breite über Dichtungen
S	25,4 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	76,5 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D ₁	94,5 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	7,2 mm	Abstand Schmierbohrung
A	10,1 mm	Gewindeabstand
W	5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	14,3	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------