



★ RAE60-XL-NPP

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008773440000

Spannlager RAE...-XL-NPP

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

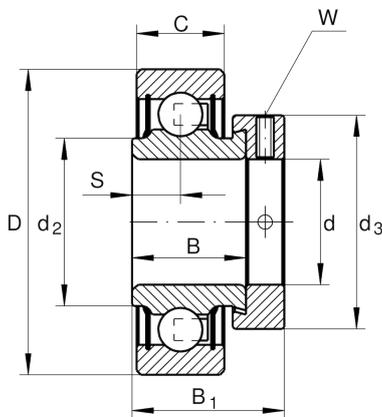

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	60 mm	Bohrungsdurchmesser
D	110 mm	Außendurchmesser
B	37,1 mm	Breite
B ₁	53,1 mm	Breite über Spannelement
C _r	56.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	36.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1,43 kg	Gewicht

Abmessungen

C	24 mm	Breite des Außenringes
S	13,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₂	72 mm	Borndurchmesser des Innenringes Dichtung
d ₃	84 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	5 mm	Schlüsselweite

Berechnungsfaktoren

f ₀	14,3	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------