

★ RAE20-XL-NPP-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008497900000

Spannlager RAE...-XL-NPP-B

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

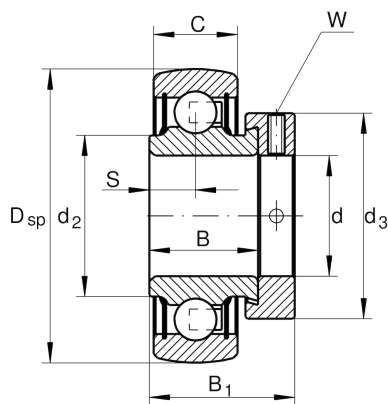

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	47 mm	Außendurchmesser
B	21,4 mm	Breite
B ₁	31 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	18.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	12.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	345 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,16 kg	Gewicht

Abmessungen

C	14 mm	Breite des Außenringes
S	7,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₂	26,9 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
d ₃	33 mm	Außendurchmesser Spanning/Mutter
W	3 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,1	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------