



★ RAE30-XL-NPP-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008498980000

Spannlager RAE...XL-NPP-B

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

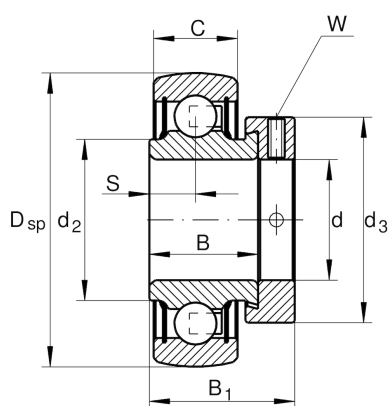

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	62 mm	Außendurchmesser
B	23,8 mm	Breite
B ₁	35,8 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	13.800 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	19.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	11.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	480 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,32 kg	Gewicht

Abmessungen

C	18 mm	Breite des Außenringes
S	9 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₂	37,4 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
d ₃	44 mm	Außendurchmesser Spanning/Mutter
W	4 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------