

## ★ RAE35-XL-NPP-B

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008499600000

Spannlager RAE...XL-NPP-B

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

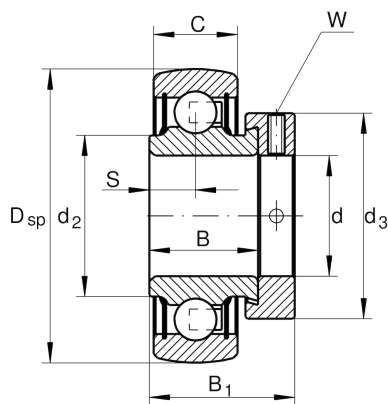

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D <sub>SP</sub>	72 mm	Außendurchmesser
B	25,4 mm	Breite
B <sub>1</sub>	39 mm	Breite über Spannelement
n <sub>G Grease</sub>	11.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C <sub>r</sub>	25.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	650 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,52 kg	Gewicht

### Abmessungen

C	19 mm	Breite des Außenringes
S	9,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d <sub>2</sub>	44,6 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
d <sub>3</sub>	55 mm	Außendurchmesser Spanning/Mutter
W	5 mm	Schlüsselweite

### Zusätzliche Informationen

f <sub>0</sub>	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------